
品番: EA951KB-24

品名: 32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

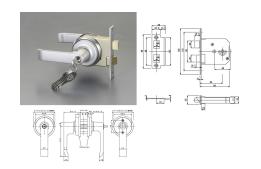

販売価格	15,600円 (税抜)/17,160円(税込)				
カタログ価 格	15,600円(税抜)/17,160円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/24 08:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1370ページ				







レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート(SUS430)









仕様

インテグラル錠			
用途	鉄扉、木製扉用		
防犯性の高いディンプルキ	一仕様です。		
レバーハンドルへの交換で	バリアフリーに。		
ドア厚	32~40mm	バックセット	64mm
フロントビスピッチ	110mm	取付ビスピッチ	44mm
内側	サムターン	外側	シリンダー
サイズ	レバー長:123mm、出幅:59.9 mm、丸座径: φ65mm	重量	約1175g
付属品	ディンプルキー(5本)、ストライク、 ø 77mmエスカッション、 蓄 光シール、ストッパープレート		
丸座の跡を見えなくするφ [*]	77mmエスカッション(SUS304)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.