


品番：EA951KB-24

品名：32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

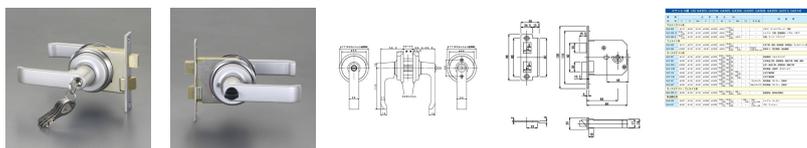

販売価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/14 08:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1322ページ		



#### 仕様

用途	鉄扉、木製扉用	ドア厚	32~40mm
バックセット	64mm	フロントビスピッチ	110mm
取付ビスピッチ	44mm	内側	サムターン
外側	シリンダー	サイズ	レバー長:123mm 出幅:59.9mm 丸座径:φ65mm
重量	約1175g	付属品	ディンプルキー(5本)、ストライク、 φ77mmエスカッション、蓄光シール、 ストッパープレート

#### インテグラル錠

防犯性の高いディンプルキー仕様です。

レバーハンドルへの交換でバリアフリーに。

丸座の跡を見えなくするφ77mmエスカッション(SUS304)

暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール

レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート(SUS430)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.