


品番 : EA951KB-25

品名 : 25-40mm/100mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

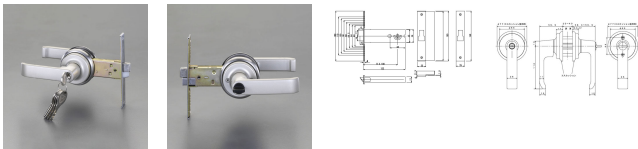

販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/31 09:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1322ページ		



仕様

ドア厚	25~40mm	バックセット	100mm
材質	ノブ:アルミダイカスト	用途	アルミサッシ扉用
取付ビスピッチ	44mm	フロントビスピッチ	60・64・69.5・80・90・100・110mm
内側	サムターン	外側	シリンダー
サイズ	レバー長:123mm 出幅:59.9mm、 丸座径:φ65mm	重量	約1062g
付属品	デンプルキー(5本)、L型フロント、丸座の跡を見えなくするφ77mmエスカッション、暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート		
インテグラル錠			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.