


品番：EA951KC-40

品名：26-42mm/60mm レバーハンドル(表示錠/シルバー)

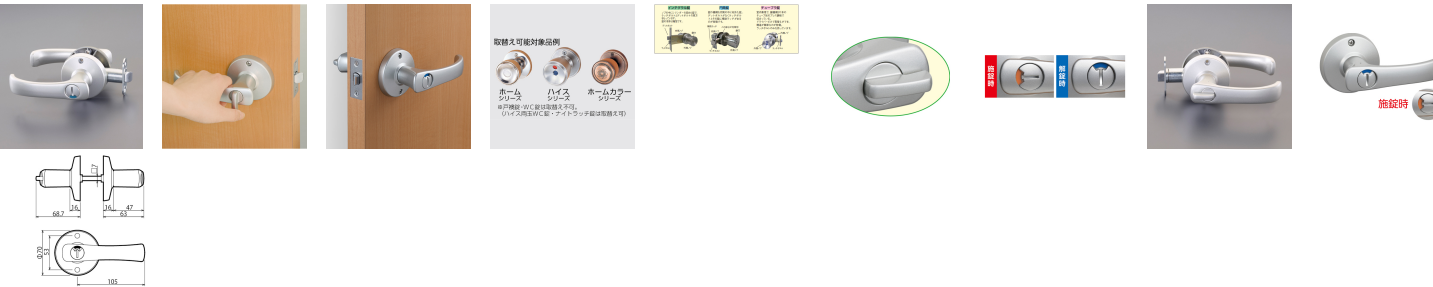

販売価格	5,330円(税抜)／ 5,863円(税込)		
カタログ価格	5,330円(税抜)／ 5,863円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1369ページ		



仕様

メーカー	川口技研	型番	DT1-4M-MS
バックセット(mm)	60	材質	ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト
仕上げ	シルバー塗装	重量(g)	約665
表示錠 トイレ用(サムターン) (非常解錠機構付)			
チューブラ錠の取替レバー			
円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。			
【かんたん取替】 ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。 ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。 空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)			
【らくらく操作】 1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。 2.引っぱりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。 3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン			

施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。

カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.