


品番 : EA951LD-37

品名 : 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)

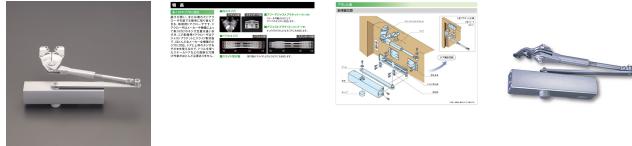

販売価格	16,200円(税抜)／17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜)／17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1371ページ		



## 仕様

適用ドアサイズ	幅950mm以下(マンション等の集合住宅玄関ドアは、ドア幅900mm以下を目安としてください)	適用ドア重量	65kg以下
適用ドア材	スチールドア (主にオフィスビル)	カラー	シルバー
材質	アルミダイカスト		

ドアを押し開く側に取り付けるタイプ(パラレル型)

ドアの止まる角度が自由に調整できます。

お部屋の通風や荷物を運ぶ時などに便利な「ストップ装置」があります。(ストップなしにも設定可能)

独自の設計技術と高い品質の素材により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性をもっています。(メーカー社内実験値)

ほとんどのメーカー全機種のネジ穴に対応

ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。

ストップ付

左右兼用タイプ

フリーアジャストブラケットとスライド取付板で他機種のねじ穴に対応

壊れたドアクローザーの取付穴をそのまま使用できるので、面倒な穴あけ、ねじ穴作業が不要です

M5×12皿小ねじ(抜け止め剤付き)(2本)・本体、アーム、リンク結合用ワッシャ(2個)・M5×12皿小ねじ(10本)・M6×16皿小ねじ(頭部10mm)(8本)・ $\phi$ 5×16皿タッピンねじ1種(8本)・ $\phi$ 5×16皿ドリルねじ(1本)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.