
 
 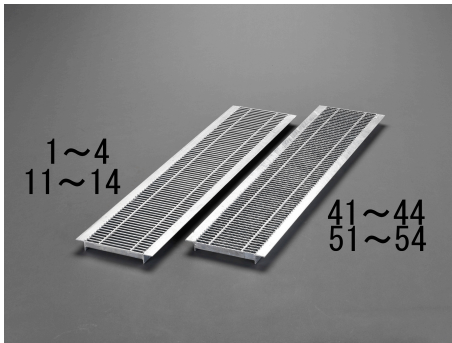


品番：**EA951TB-42**

品名：200x997mm/2t車格レーチング (U字溝/ノンスリップ°細目)



販売価格	9,000円 (税抜) / 9,900円 (税込)		
カタログ価格	9,000円 (税抜) / 9,900円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/25 02:31現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1398ページ		



仕様

メーカー	カネソウ	型番	QXHU-2019
材質	スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ	表面	ノンスリップタイプ
仕様	歩行用~2t車通行用	適用みぞ幅×長さ	200×997mm
設置場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。		

バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の耐久性・経済性を実現しています。

細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。

ノンスリップタイプは表面が濡れた状態・乾いた状態ともアスファルトに劣らない滑り止め効果があります。車のタイヤに対しても同様の効果があり、パークングの出入り口等にも最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.