
 
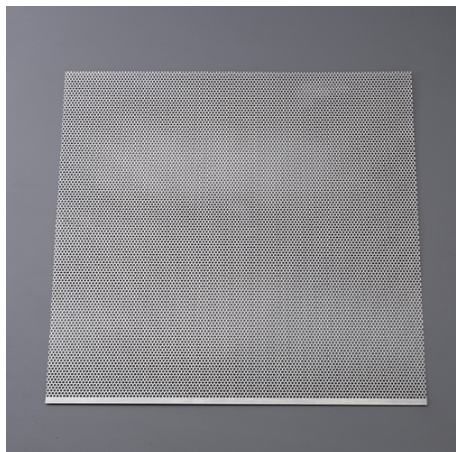



品番 : EA952B-203

品名 : 457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

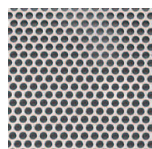

販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/22 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1431ページ		

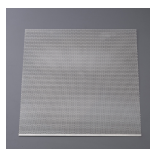

平均開孔率

開孔率 =  $\frac{3.14 \times \phi^2}{P^2} \times 100$



パンチングメタル(引抜鋼板)

パンチングメタルとはプレス加工の過程で成形加工された金属材料です。金網の一種とされていますが、開孔率が低く、目が細かくてこのため、網目や表面の凹凸が少なく、均一な厚さのメッシュが得られます。また、開孔率や厚さを調整できるため、用途に応じて最適な製品が提供できます。

### 仕様

サイズ	457×457mm	厚み	0.5mm
穴径	φ3mm	ピッチ	4mm
穴の配列	丸穴60°千鳥	開孔率	約51%
材質	冷延鋼板 (SPCC)		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.