
 
 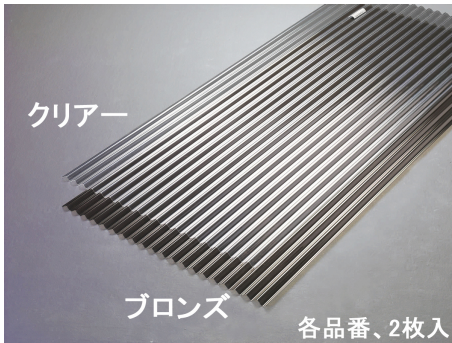
 


品番 : EA952CA-118B

品名 : 1820x655mm ポリカ波板(ブロンズ / 2枚)



販売価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/03 15:36現在)		
商品入数	2	販売単位	束
カタログページ	1427ページ		



ポリカーボネート製波板の薄型・軽量タイプです。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	NIPC-605
サイズ(mm)	1820×655	カラー	ブロンズ
入数(枚)	2	板厚	約0.5mm
材質	ポリカーボネート	重量(1枚あたり)	約860g
耐熱温度	134~140℃まで		

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

薄型・軽量タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.