
 
 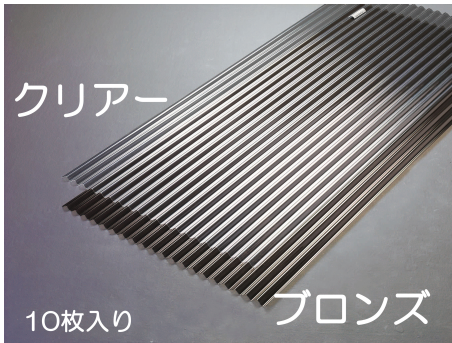
 


品番：**EA952CA-18B**

品名：1820x655mm ポリカ波板(ブロンズ / 10枚)



販売価格	<b>18,400円</b> (税抜) / 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2026/04/03 16:58現在)		
商品入数	<b>10</b>	販売単位	束
カタログページ	1427ページ		



ポリカーボネート製波板の薄型・軽量タイプです。

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	NIPC-605
サイズ(mm)	1820×655	カラー	ブロンズ
入数(枚)	10	板厚	約0.5mm
材質	ポリカーボネート	重量(1枚あたり)	約860g
耐熱温度	134~140℃まで		

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。

薄型・軽量タイプ

### 代替品

	品番 EA952CA-112B コメント 1220x655mm 2枚入り
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

