
 


品番：EA954DJ-22

品名：450x450x1030mm 収納庫(片開き)

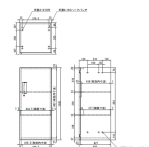

販売価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
カタログ価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/22 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1993ページ		



#### 仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V445-11H
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	450×450×1030mm
内寸法	415×416×983mm	耐荷重	24kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	本体材質	スチール
重量	21.1kg	付属品	・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)

下置き専用タイプ 片開き型

専用ベースが必要です。(EA954DJ-90/別売)

デッドスペースになりがちなオフィスの隙間を、収納スペースに変えるスペースユニット

・ラッチ機構

地震時に自然に開くことを防止します。

・180°オープン扉

扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板

16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示


施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-90)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA954DJ-27 <b>コメント</b> オープン型</p>
	<p><b>品番</b> EA954DJ-43 <b>コメント</b> サイズ違い</p>

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.