

品番：EA954DJ-4

品名：900x450x 690mm 収納庫(3枚引き戸)



販売価格	74,300円(税抜) / 81,730円(税込)		
カタログ価格	74,300円(税抜) / 81,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1995ページ		



広い開口&パンタグラフ機構  
引き戸は開口に広く中央部がゆるくなるパントグラフ構造により、扉をスムーズに開閉できます。また、扉の閉鎖時に扉と扉との間に隙間が生じず、扉の閉鎖が確実に行われます。




Safety  
地震時に自然に開くことを防止します。



細かい棚ピッチ&薄型棚板  
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。扉の閉鎖時に扉と扉との間に隙間が生じず、扉の閉鎖が確実に行われます。



開閉表示  
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

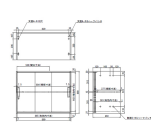

## 仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V945-07TS
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×450(D)×690(H)mm
内寸法	865(W)×383(D)×643(H)mm	耐荷重	50kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	本体材質	スチール
重量	26.8kg	付属品	・上下連結用ねじ(1セット)

上置き、下置き兼用タイプ 3枚引戸型

A4・B4タテ・ヨコ両方で効率よく収納する収納モジュール

W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。  
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。

・ラッチ機構  
地震時に自然に開くことを防止します。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板  
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示  
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

下置きの際は専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整

して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.