


品番 : EA954HC-354

品名 : 650x550x750mm 防塵ラック

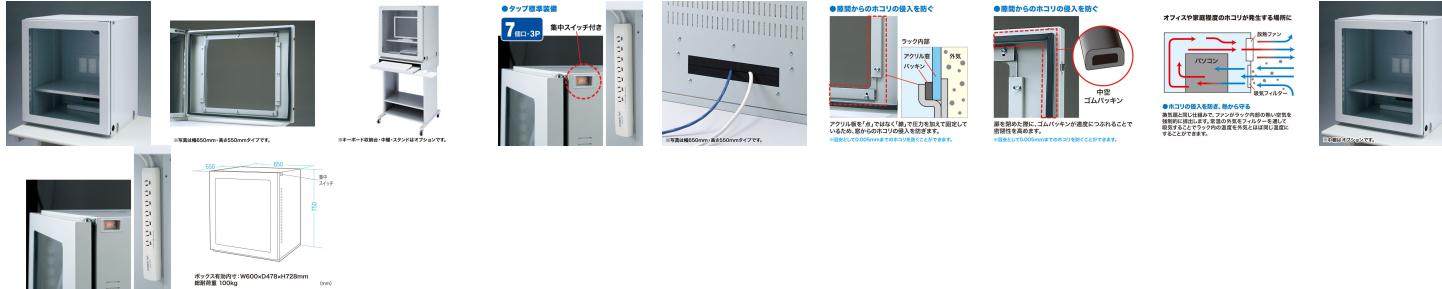

販売価格	148,800円(税抜)／163,680円(税込)		
カタログ価格	148,800円(税抜)／163,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 23:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2041ページ		



液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-FAMULTN
カラー	ライトグレー	サイズ	本体/W650×D550×H750mm有効内寸/W600×D478×H728mm
重量	34.5kg	梱包	1個口/620×720×820mm・37.0kg
出荷形態	組立出荷	材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
付属品	放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口、コード長2m)	総耐荷重	100kg ※特記事項: 集中スイッチは筐体側面上(手前側)にあります。※特注で鍵付きにすることができます。(扉・筐体側面に鍵付きパチン錠を取り付ける必要があります) ※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は取り替えが可能です。※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。

ホコリの侵入を防ぎます。

工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)

液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置を想定したサイズです。

中棚(オプション)を追加することでハードディスクやハブなどの機器も一緒に収納できるサイズです。

前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。

ケーブル出口は圧着型になっておりホコリの侵入を防ぎます。

背面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。

集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。

※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。※キーボード収納台・スタンド・中棚はオプションです。

別売のスタンドを使用することで立ち作業用に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.