

品番：EA955AD-8A

品名：580x620x1300mm/10段 ツールキャビネット(軽量用)



販売価格	229,900円(税抜) / 252,890円(税込)		
カタログ価格	229,900円(税抜) / 252,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1606ページ		




1引出し通りの耐荷重(均等荷重)


50kg



オールロック式
ダブルサスペンションレール採用
ツマミ(標準)付

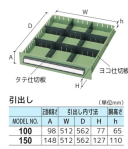

引出し	タテ仕切板	ヨコ仕切板
100	12	12
150	8	8

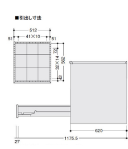

引出し	タテ仕切板	ヨコ仕切板
100	12	12
150	8	8



引出し	タテ仕切板	ヨコ仕切板
100	12	12
150	8	8

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	PA-1310W
サイズ	580(W)×620(D)×1300(H)mm	引出し内寸	512(W)×562(D)mm 高さ100mm:6個 高さ150mm:4個
引出し耐荷重	50kg	仕切板	100mm用:タテ12枚・ヨコ12枚 150mm用:タテ8枚・ヨコ8枚
カラー	ホワイト	材質	スチール
重量	115Kg		

- フォーマルなスタイリングで、清潔なイメージの多目的キャビネット
- 耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは、工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適です。
- 縦横それぞれの仕切板を利用することで、細かい分類や整理が可能です。
- 一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック式
- ダブルサスペンションレール採用で、奥の収納物も楽に取り出しが可能
- 引出しラッチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.