


品番：EA955CA-7A

品名：900x520x1200mm 収納庫

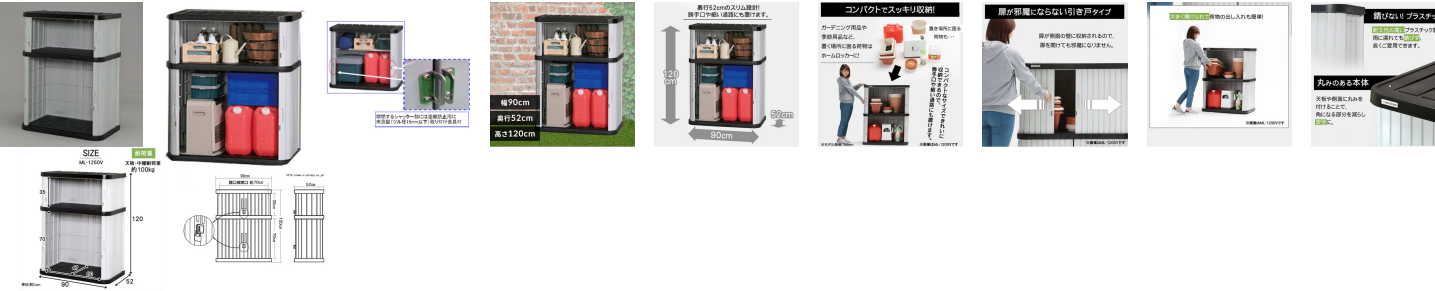

販売価格	36,500円(税抜)／ 40,150円(税込)		
カタログ価格	36,500円(税抜)／40,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/14 14:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1613ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ML-1250V
※注意※	【お客様組立品】	材質	本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
内寸 (mm)	800×470×350(上段)、 800×470×700(下段)	外寸 (mm)	900×520×1200
耐荷重	天板:100kg、棚板:100kg	重量	20.6kg
棚板	1枚(固定)	必要工具	#2ドライバ

南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付

灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。

シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。

軽くてサビないミニロッカー。

◆お庭に馴染む、アースカラー
落ち着いた色味のあるナチュラルな色味で、どんな外壁やお庭にもマッチします。

◆屋外収納でスッキリ片付く

外で使うものや季節用品は屋外収納へ。
使う時もしまう時もサッと出し入れできて便利。
土などを持ち込まずに済むので家の中も汚れません。

◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ

扉が左右にスライド格納される省スペース設計。
間口を大きく開くので荷物の出し入れがしやすい。
シャッターは真空成形を採用ししなやかでスムーズな開閉を実現。

◆安心の高耐荷重

高耐荷重だからスタッキングもできる。
幅と奥行きが同じ大きさのミニロッカーは、スタッキングが可能。
荷物が増えた時にロッカーを増やす事ができます。

◆サビないプラスチック製

耐久性の高いプラスチック製で、雨に濡れてもサビず、長くお使いいただけます。

◆丸みのある本体

天板や側面に丸みを付けることで、角になる部分を減らし、安全に。

※高所や風の強い所では、倒れないよう常時中に荷物を入れておいて下さい。
下段に重いものを収納すると安定した状態になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.