


品番：EA955CT-3A

品名：386x490x1810mm 収納庫

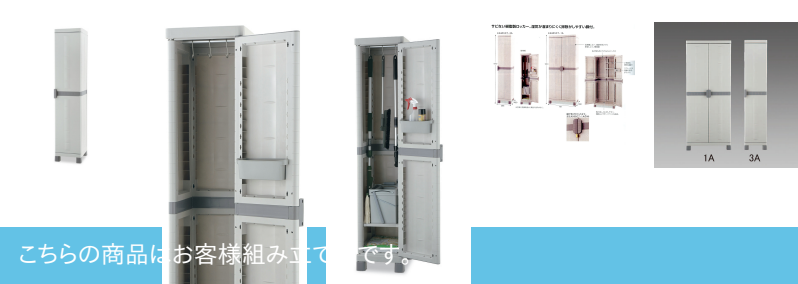

販売価格	45,400円(税抜)／ 49,940円(税込)		
カタログ価格	45,400円(税抜)／49,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2025/11/24 23:01現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2461ページ		



こちらの商品はお客様組み立てです。

水気のある場所で大活躍する樹脂製ロッカー、湿気がたまりにくく掃除もラクラクです。

仕様

メーカー	テラモト	型番	CE-496-904-0
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	386(W)×490(D)×1,810(H)mm
重量	15kg	耐荷重	棚板1枚あたり:5kg ポケット1個あたり:2kg 底板:15kg パイプハンガー1個あたり:10kg
材質	ポリプロピレン、アルミ	付属品	棚板1枚、小物ポケット1個、フック3個

- 錆びにくく、衝撃にも強い樹脂製の収納棚。
- 水洗いができて、いつも清潔に保てます。
- 金属製に比べ、衝撃を受けても変型しにくい樹脂製
- 清掃用品は含まれません。
- 水気のある場所で大活躍する樹脂製ロッカー、湿気がたまりにくく掃除もラクラクです。
- 長尺物を吊り下げられるフック付き
- 小物収納に便利な棚板付き

物の出し入れがしやすく、掃除もしやすいフラットな底部
棚板移動幅約5cm
塩ビ不使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.