


品番：EA956KG-4

品名：750x600x738mm ツールワゴン(作業天板付)

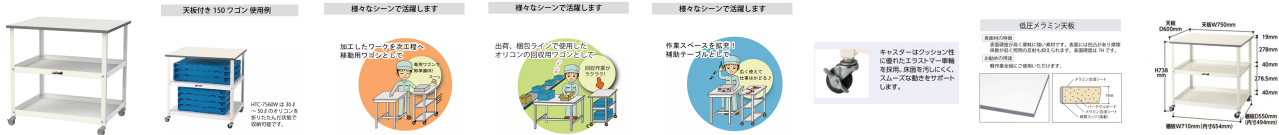

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 37,300円(税抜) / 41,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,300円(税抜) / 41,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 15:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1608ページ | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------|----------|-----------------|
| メーカー | 山金工業 | 型番 | HTC-7560W |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3 |
| サイズ | 750(W)×600(D)×738(H)mm(天板部) | 棚板サイズ | 710(W)×550(D)mm |
| 耐荷重 | 50kg/台(均等荷重※自重含む) | 色 | シルキーホワイト(粉体塗装) |
| キャスター | 50φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個) | キャスターねじ径 | M12×P1.25 |
| 材質 | 脚部:スチール 天板:低圧メラミン | 重量 | 16.0Kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー 10mmスパナ | | |

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただける、天板付きワゴン

オフィスや工場、倉庫での梱包、検品、組立作業に

全高740mmのワークテーブルの補助テーブルに最適です。

一般的な30~50Lのオリコンを畳んで収納可能です。

天板表面は凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。

表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車を採用。

棚板は皿形、フラット型どちら向きにも組立可能です。

グリーン購入法適合品

※棚板の位置は変更できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.