


品番：EA956TD-123

品名：1500x450x685-985mm ワークテーブル(キャスター付)

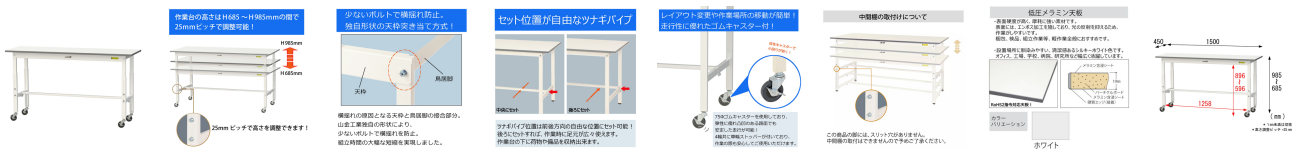

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 50,200円(税抜) / 55,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 50,200円(税抜) / 55,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/29 22:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1611ページ | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------|----------|---|
| メーカー | 山金工業 | 型番 | SUPAC-1545-WW |
| ※注意※ | ※お客様組立品 | サイズ | 1500(W)×450(D) ×685~985(H)mm(キャスター含) |
| 耐荷重 | 128kg (全体均等、自重含む) | 天板厚 | 19mm |
| 色 | シルキーホワイト (粉体塗装) | 材質 | 天板:低圧メラミン 脚部:スチール キャスター:ゴム |
| キャスター | 75φ自在ストッパー付ゴムキャスター ×4個 | キャスターねじ径 | M12×P1.75mm |
| 重量 | 26.8kg | 必要工具 | (+)#3ドライバー 13mmスパナ |

685~985mmの間で使いやすい高さに調節可能な、キャスター付ワークテーブル

高さは25mmピッチで調節可能です。

座り作業/立ち作業どちらの用途にも使用可能。作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です。

物流現場での梱包、検品、組立作業等に

ホワイトを基調としたシンプルなデザインはどんな環境にもマッチします。

ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

キャスターは4輪自在車で、軽快なフットワークで作業に貢献します。(全輪ストッパー付)

天板表面材は、表面硬度が高く摩耗に強い低圧メラミン素材。
表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。

※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.