


品番：EA956TE-31A

品名：1500x900x740mm 折り畳み式ワークテーブル

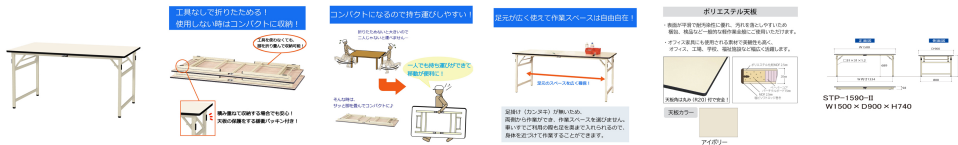

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 16:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1609ページ | | |



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------|-----|-------------------------|
| メーカー | 山金工業 | 型番 | STP-1590-II |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1500(W)×900(D)×740(H)mm |
| 収納時サイズ | 1500(W)×900(D)×92(H)mm | 天板厚 | 20mm |
| 耐荷重 | 200kg | 色 | アイボリー(粉体塗装) |
| 材質 | 脚部:スチール 天板:ポリエステル化粧MDF貼り | 重量 | 23.2kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー | | |

未使用時の保管や持ち運びに便利な、折りたたみ式のワークテーブル

工具なしで折りたためます。

天板の保護をする緩衝パッキン付きで、積み重ねて収納する場合でも安心。

足かけが無いので、車イスでのご利用も問題ありません。

天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。

樹脂製アジャスターを標準装備。手回しで簡単に床レベル調整が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.