


品番：EA956TV-13

品名：2400x1200x800mm 折り畳み式ワークテーブル

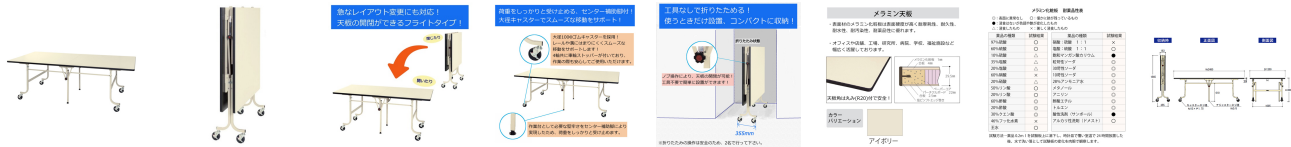

販売価格	177,700円(税抜) / 195,470円(税込)		
カタログ価格	177,700円(税抜) / 195,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1611ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	SFM-2412-II
※注意※	完成品にてお届け	サイズ	2400(W)×1200(D)×800(H)mm
収納時サイズ	355(W)×1200(D)×1565(H)mm	耐荷重	200kg (均等荷重※自重含む)
天板厚	29.5mm	色	アイボリー
材質	天板:メラミン 脚部:スチール キャスター:ゴム	アジャスターねじ径	W3/8
キャスター	φ100mm自在ゴムキャスター×4(全輪ストッパー付)	キャスターねじ径	M12×P1.75
重量	46kg		

使用時のみ設置、片付け時はコンパクトに収納可能！ 限られたスペースの有効活用に
 天板折りたたみ式・キャスター付きの軽量作業台。
 天板の開閉は工具不要。ノブ操作により、簡単に設置ができます。
 作業台として必要な堅牢さをセンター補助脚により実現しました。

大径キャスター採用。
エレベーターの乗降の際にも溝にはまりにくくスムーズな移動ができます。

天板表面材のメラミン天板は耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れ、表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ傷がつきにくいいため、梱包・検品・組立作業等におすすめです。

天板周囲は塩ビエッジ巻きのため当たりがやわらかです。

※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

※折りたたみの操作は安全のため2名で行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.