


品番：EA956TX-3

品名：1500x300x360mm ワークテーブル用架台



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1609ページ		

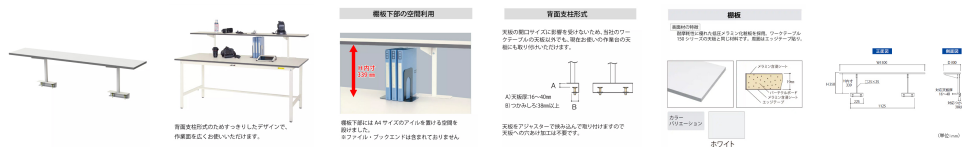

こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	山金工業	型番	UK-1500-W
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1500(W)×300(D)×360(H)mm
天板厚	19mm	耐荷重	10kg
色	シルキーホワイト(粉体塗装)	適合天板	厚み:16~40mm つかみしろ:38mm以上
材質	天板:低圧メラミン 脚部:スチール	重量	9.8kg
必要工具	(+)#2ドライバー (+)#3ドライバー 10mmスパナ		

幅1500mm用架台。ワークテーブルに取り付け、作業スペースを有効に活用頂けます。

架台が適合する厚み、つかみしろの天板であれば、どのような作業台でも取付可能です。

部品や工具などを架台の上に置くことで、作業面を広く効率よく使用可能。

背面支柱形式のため、すっきりしたデザインで作業面を広くお使いいただけます。

天板をアジャスターで挟み込んで取り付けますので天板への穴あけ加工は不要です。

棚板下部にはA4サイズのファイルを置ける空間を設けました。

天板表面材は耐摩耗性に優れた低圧メラミン化粧板。  
表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。

グリーン購入法適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.