


品番：EA956XC-2

品名：ビジネスチェアー

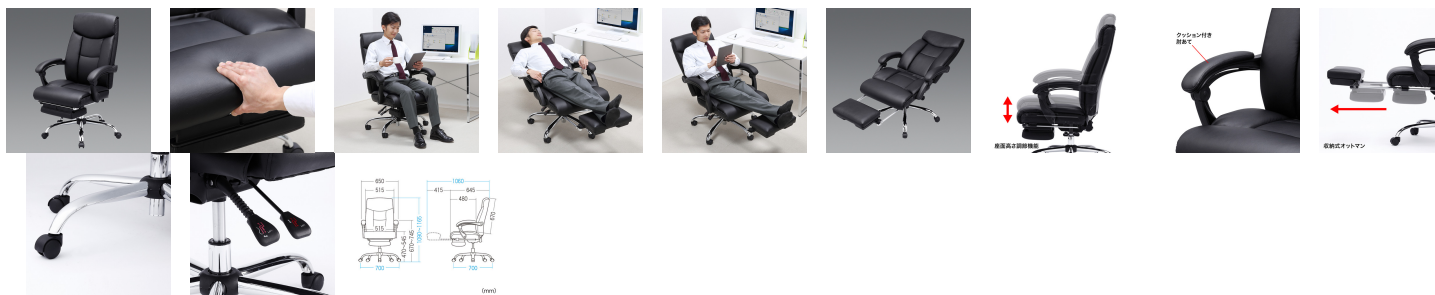

販売価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
カタログ価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 01:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1986ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SNC-L17BK
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	700×700×1090~1165
脚幅	700mm	重量	25kg
耐荷重	座面:80kg	色	ブラック
材質	張地:PULレザー張り 背もたれ・座面:合板 クッション材:ウレタンフォーム 脚:スチール 肘:ポリプロピレン キャスター:ナイロン	仕様	ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン

ソフトな手触りで、汚れを拭き取りやすいPULレザーを採用しています。

リクライニング機能付き。オットマンを引き出して背を倒すと、ほぼフラットにできます。(最大160度)

クッション付き肘あてで、肘の負担を軽減します。

大きめの座面と背もたれでゆったり座れます。

スチール製のフレーム脚を採用しているので丈夫です。

機能	ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン	キャスター	自在×5
----	--	-------	------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.