



品番：EA956XC-82

品名：ビジネスチェア(高耐荷重/ブラック)

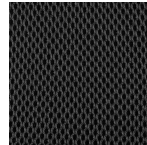

販売価格	53,900円(税抜) / 59,290円(税込)		
カタログ価格	53,900円(税抜) / 59,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 14:37現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1985ページ		

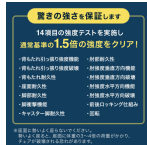

こちらの商品はお客様組み立て品です。

高耐荷重200kg+広めの背もたれ・座面で、体の大きな人もゆったり座れる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SNC-NET23BK
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
材質	張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り (ポリエステル) 主要成形部品/木材、PP、スチール クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン	サイズ	W660×D750×H995~1065mm 背もたれ/W590×H535mm 座面(座面調節)/W620×D550mm (H485~555mm) 脚幅/660mm
重量	19kg	出荷形態	ノックダウン組立式
耐荷重量	座面/200kg	機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロック機能(固さ調節可能)、ランバーサポート付き
キャスター	自在×5		

蒸れにくく快適に座れるメッシュ生地を採用しています。

200kgの荷重を支える特別なシリンダー、太いスチール製のレッグフレーム、太いパイプを使った背もたれなど、各部に頑丈な素材を採用することで、高耐荷重を実現しています。

幅広のハイバック背もたれが背中をすっぽりと包みます。

レバー1本で座面の高さ調節ができるガス圧リフト装置付きです。

腰の疲れを低減するランバーサポート付きで、上下調節が可能です。

安定感のある分厚い座面で、へたりにくく、体重の重い方でもおしりが痛くなりません。

脚部は頑丈なオールスチール製です。

背もたれ・座面ロック機能付きなのでリラックスして座ることができます。固さ調節も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.