


品番：EA956XC-83

品名：ビジネスチェア(高耐荷重/ブラック)



販売価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1985ページ		

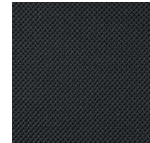

こちらの商品はお客様組み立て品です。

コンパクトながら頑丈な高耐荷重150kgを実現、在宅勤務、オフィスワークに

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SNC-T163BK
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
材質	張地/布張り(ポリエステル) 主要成形部品/ナイロン、PP、合板 クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン	サイズ	約W620×D620×H875~965mm 背もたれ/W478×H440mm 座面(座面調節)/W495×D430mm (H430~520mm) 脚幅/630mm
重量	約14kg	出荷形態	ロックダウン組立式
総耐荷重	座面/150kg	キャスターの有無	あり
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンク クロッキング機能(固さ調節可能)、 高耐荷重	脚幅	620mm
キャスター	自在×5		

頑丈な150kgの高耐荷重仕様で、高負荷での試験に合格済みです。

大きめの座面と背もたれで体格のよい方もしっかりサポートします。

レバー1本で座面の高さ調節ができるガス圧リフト装置付きです。

背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロックを採用しているため、体に負担をかけずにリラックスできます。ロックの固さ調節も可能です。

小柄な女性やお子様でも脚のかかどがしっかり床に着くよう、チェアの座面を低く設定することができます(最低位430mm)。

### **株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.