


品番：EA956XC-90

品名：ビジネスチェア(高耐荷重/ブラック)



販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1985ページ		

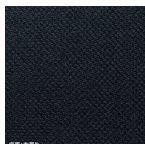

こちらの商品はお客様組み立て品です。

BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリア、高耐荷重120kg

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SNC-NET20BK
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
サイズ	外寸 /W680×D680×H955~1045mm 背もたれ/W490×H560mm 座面/W510×D450mm (H450~540mm)	重量	13.6kg
梱包	1個口/700×350×640mm・16.8kg	出荷形態	ノックダウン組立式
材質	張地・背もたれ/ナイロンメッシュ 座面/布張り(ブラック) 主要成形部品/木材、PP、ナイロン クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン	総耐荷重	約120kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンク クロッキング機能(固さ調整付き)、 モールドウレタン、4段階背もたれ角度 固定	脚幅	680mm
キャスター	自在×5		

座面の上下可動が容易なガス圧リフト付きです。

背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロックングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。

ロックングの固さ調節や、4段階の角度固定もできます。

大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。

背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。

座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.