



品番：EA957AE-5

品名：1305x560x1549mm ロール材スタンド` (カッターガイド` 付)

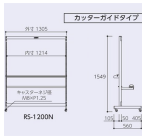

販売価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
カタログ価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1426ページ1637ページ		

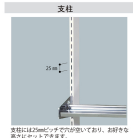

カタログ訂正

26/03/30 サイズ: (誤) 1247×560×1549mm→(正) 1305×560×1549mm(No.57 1253)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	山金工業	型番	RS-1200N
※注意※	【お客様組立品】	適用ロール材	幅: 1200mm以下 (600mmを2本でも可) 内芯径: 50mm以上 重量: 10Kgまで
サイズ	1305(W)×560(D)×1549(H)mm	キャスター	φ40mmゴム車(自在ストッパー付)×4
材質	本体: スチール キャップ: PE キャスター車輪: ゴム	重量	22.0Kg
必要工具	#3(+ドライバー		

扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!  
ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットする、カッターガイド付ロールスタンド

使いやすい高さでカット作業ができるため、梱包作業の疲労軽減!

材料押さえバーとカッターガイドにより、きれいにカットができます。

標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能。

100m巻のロール材をご利用いただけます。(耐荷重: 10kg)

キャスター付きのため移動も簡単!必要な場所ですぐに使用することができます。


別売りの棚板(EA957AE-12)やフックバー(EA957AE-13)を取付け可能です。

※ロール材芯内径はφ50mm以上が必要です。

※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。

※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA957AE-5A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:カラー、適合ロール材内芯径等</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.