


品番 : EA966DC-12A

品名 : M12xP1.75 ロット`イント` (給油式/雄ねじ/左ねじ)

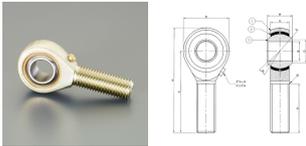

販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/22 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

許容傾斜角	13度	無負荷回転トルク	最大0.06N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 12.74KN アキシシャル荷重: 4.90KN
ラジアル静破断荷重	19.1KN	重量	75g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート: 銅合金		
ボール			
内径	φ 12.00mm	巾	16.00mm
球径	φ 22.225mm	端面径	φ 15.43mm
ボディ			
頭部巾	12.0mm	頭部外径	φ 30.0mm
芯間距離	54.0mm	ねじ有効長さ	33.0mm
ねじ	M12×1.75mm		
給油タイプ			
左ねじ			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.