


品番 : EA966DE-10A

品名 : M10xP1.5 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ / 左ネジ)

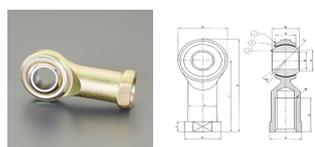

販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/22 01:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.06N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 10.29KN アキシシャル荷重: 3.82KN
ラジアル静破断荷重	15.2KN	重量	64g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート: テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ 10.00mm	巾	14.00mm
球径	φ 19.050mm	端面径	φ 12.92mm
ボディ			
頭部巾	10.5mm	頭部外径	φ 26.0mm
芯間距離	43.0mm	ねじ有効長さ	21.0mm
ねじ	M10×1.5mm	二面巾外径	19.0mm
二面巾	17.0mm	二面巾長さ	6.5mm
胴外径	15.0mm		

無給油タイプ

左ねじ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.