


品番 : EA966DG-16A

品名 : M16xP2.0 ロット`イント` (無給油式/雄ネジ` /左ネジ`)

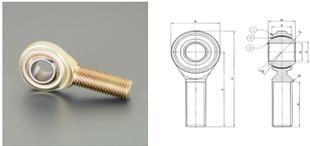

販売価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
カタログ価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

許容傾斜角	16度	無負荷回転トルク	最大0.08N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:20.58KN アキシシャル荷重:7.84KN
ラジアル静破断荷重	30.9KN	重量	165g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ 16.00mm	巾	21.00mm
球径	φ 28.575mm	端面径	φ 19.38mm
ボディ			
頭部巾	15.0mm	頭部外径	φ 38.0mm
芯間距離	66.0mm	ねじ有効長さ	40.0mm
ねじ	M16×2.0mm		
無給油タイプ			
左ねじ			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.