


品番 : EA966DG-5A

品名 : M5 xP0.8 ロット`イント` (無給油式/雄ネジ` /左ネジ`)

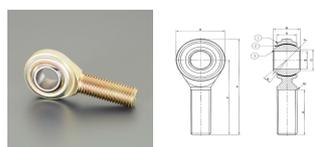

販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/22 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	13度	無負荷回転トルク	最大0.04N・m
ラジアルすきま	最大0.03mm	限界荷重	ラジアル荷重:5.86KN アキシャル荷重:2.25KN
ラジアル静破断荷重	8.6KN	重量	10g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ5.00mm	巾	8.00mm
球径	φ11.112mm	端面径	φ7.71mm
ボディ			
頭部巾	6.0mm	頭部外径	φ16.0mm
芯間距離	33.0mm	ねじ有効長さ	20.0mm
ねじ	M5×0.8mm		
無給油タイプ			
左ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.