


品番 : EA967AR-84

品名 : A 84 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

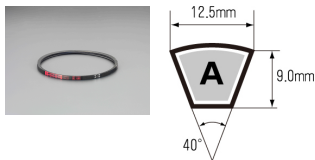

販売価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
カタログ価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/11/01 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1286ページ		



仕様

メーカー	三ツ星ベルト	型番	A-84
シリーズ	レッドVベルト	規格	A84
有効ピッチ長さ	2134mm		

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30~+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.