
 
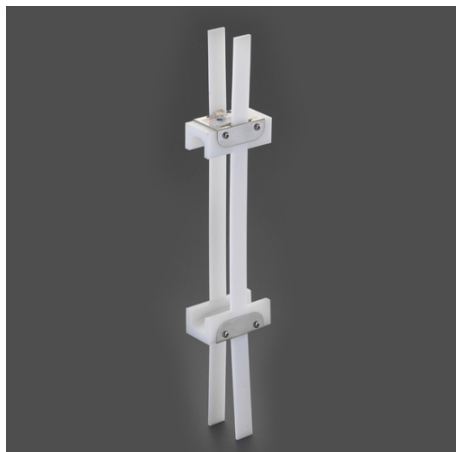

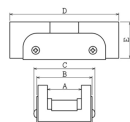


品番：EA967EA-3

品名：#40-R スナップアイドル

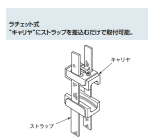

販売価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1227ページ		

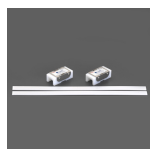

仕様

形式	Rタイプ(ラチェット式)	適合チェーン	#40(#41)・#25-2・#2040
使用温度	80℃以下	チェーン速度	無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下
材質	・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト:ステンレス		
チェーン用テンショナー			
チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリアではさみ込み、たるみを調整			
キャリアにストラップを差し込むだけで取付可能			
軽量コンパクトで省スペース化			
騒音振動を低減			
チェーン長寿命化が可能			
アタッチメント付チェーンは使えません。			
チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。			
寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.