
 
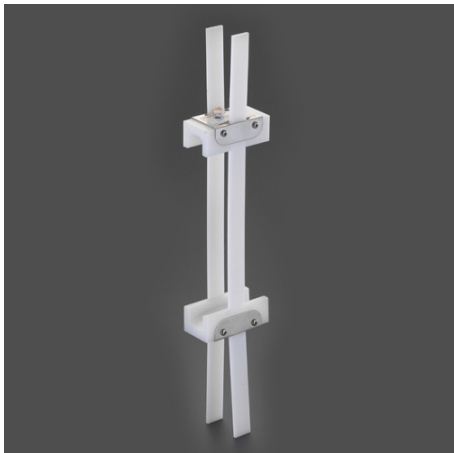



品番：EA967EA-4

品名：#50-R スナップアイドル

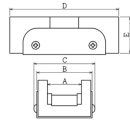

販売価格	18,600円(税抜) / 20,460円(税込)		
カタログ価格	18,600円(税抜) / 20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 08:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1227ページ		

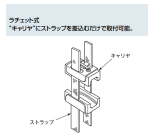

仕様

形式	Rタイプ(ラチェット式)	適合チェーン	#50・#2050
使用温度	80℃以下	チェーン速度	無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下
材質	・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト:ステンレス		

チェーン用テンショナー

チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリアではさみ込み、たるみを調整

キャリアにストラップを差し込むだけで取付可能

軽量コンパクトで省スペース化

騒音振動を低減

チェーン長寿命化が可能

アタッチメント付チェーンは使えません。

チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。

寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.