


品番 : EA967MR-38

品名 : M 38 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

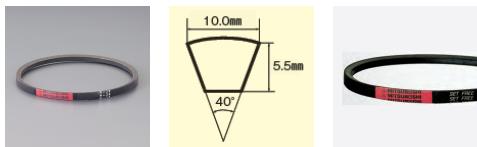

販売価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
カタログ価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/01 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1289ページ		



仕様

メーカー	三ツ星ベルト	型番	RM-38
シリーズ	レッドVベルト	規格	M38
有効ピッチ周(mm)	965		

耐熱、耐油、難燃、静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30~+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.