


品番 : EA967MR-81

品名 : M 81 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

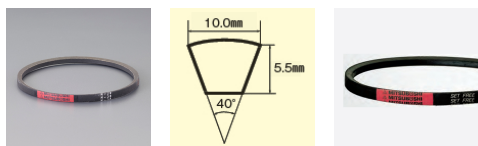

販売価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/01 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1289ページ		



仕様

メーカー	三ツ星ベルト	型番	RM-81
シリーズ	レッドVベルト	規格	M81
有効ピッチ周(mm)	2057		

耐熱、耐油、難燃、静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30~+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.