


品番 : EA967VB-10

品名 : 10m 穴あきVベルト(B形)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,800円(税抜)／31,680円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,800円(税抜)／31,680円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/15 21:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1271ページ | | |

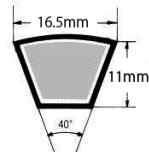

仕様

| | | | |
|---------|------------------|-------------|------------------|
| 形状 | B形 | 長さ(m) | 10 |
| サイズ(mm) | W:16.5 T:11.0 | 穴径(mm) | 3.0 |
| 穴間隔(mm) | 9.0 | ピーリピッチ径(mm) | 標準:180 最小:130 |

必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。

ドライバー1本で取付簡単。継手金具で止めるだけ。

突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.