


品番：EA968A-101

品名：125mm [2本構]Vプーリー(B)

|                                                                                   |        |                              |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---|--|
|  | 販売価格   | 8,090円(税抜)／8,899円(税込)        |   |  |
|                                                                                   | カタログ価格 | 8,090円(税抜)／8,899円(税込)        |   |  |
|                                                                                   | 在庫数    | 最新在庫: 0 (2025/12/17 13:33現在) |   |  |
| 商品入数                                                                              | 1      | 販売単位                         | 個 |  |
| カタログページ                                                                           |        |                              |   |  |

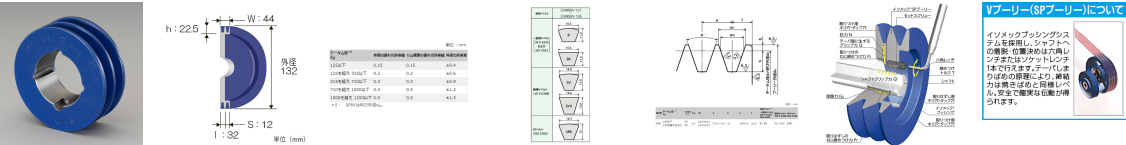

仕様

|                                                                                                                          |                                           |         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|
| メーカー                                                                                                                     | 鍋屋バイテック(NBK)                              | 型番      | SPB125-2                 |
| データム径                                                                                                                    | 125mm                                     | 外径      | 132mm                    |
| サイズ                                                                                                                      | l:32mm、S:12mm<br>W:44mm、h:22.5mm          | 形状      | 41UR                     |
| 重量                                                                                                                       | 2.08kg                                    | 材質      | 鋳鉄(FC200以上)<br>塗装:NBKブルー |
| 適合Vベルト                                                                                                                   | B・BX(一般用)<br>5V・5VX(細幅Vベルト)<br>SPB(SPベルト) | 慣性モーメント | 0.00517kg・m <sup>2</sup> |
| 2本溝                                                                                                                      |                                           |         |                          |
| <インソメックプッシングシステムを採用しています><br>シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。<br>また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。    |                                           |         |                          |
| <一般用Vプーリーが使用できます><br>一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能！                                                       |                                           |         |                          |
| <国際規格のVプーリー><br>インソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。 |                                           |         |                          |
| <高いバランス精度を保証します><br>外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、balancingマシンによ                                 |                                           |         |                          |

りバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.