
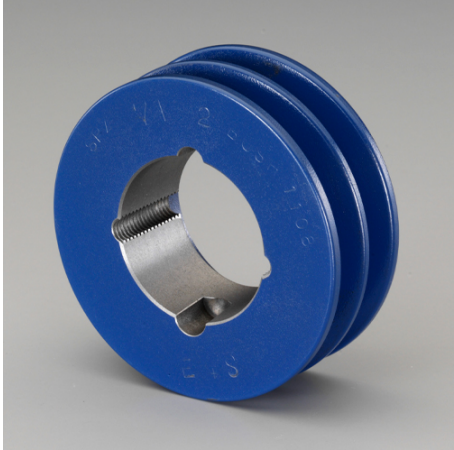
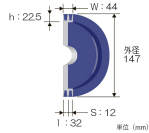





品番：EA968A-103

品名：140mm [2本溝]Vプーリー(B)

	販売価格	9,480円(税抜)／10,428円(税込)		
	カタログ価格	9,480円(税抜)／10,428円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

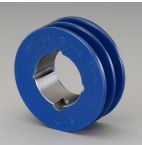

型番	外径 (mm)	溝幅 (mm)	溝深 (mm)	軸径 (mm)
EA968A-103	147	44	12	32

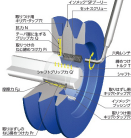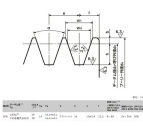 



Vプーリー(SPプーリー)について

インメックブッシングシステムを採用しています。シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB140-2
データム径	140mm	外径	147mm
サイズ	l:32mm、S:12mm W:44mm、h:22.5mm	形状	41U
材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー	適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)
重量	2.83kg	慣性モーメント	0.00844kg・㎡
2本溝			
<インメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。			
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能！			
<国際規格のVプーリー> インメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。			
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。			

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.