



品番：EA968A-109

品名：180mm [2本構]Vプーリー(B)

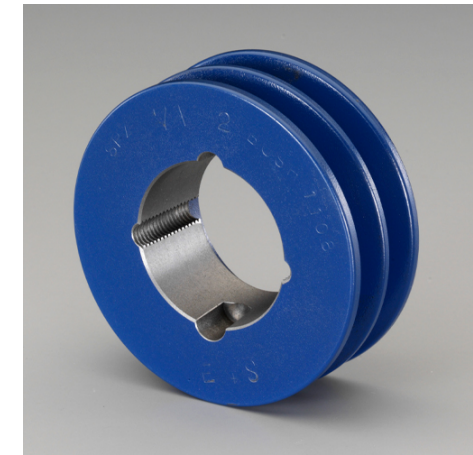

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 15,600円(税抜)／17,160円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 15,600円(税抜)／17,160円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/11 04:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

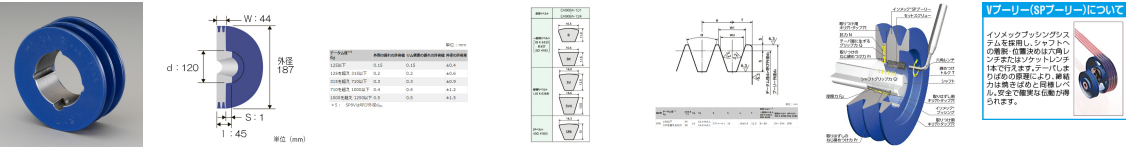

仕様

|                                                                                                                         |                                           |         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|
| メーカー                                                                                                                    | 鍋屋バイテック(NBK)                              | 型番      | SPB180-2                 |
| データ径                                                                                                                    | 180mm                                     | 外径      | 187mm                    |
| サイズ                                                                                                                     | d:120mm、l:45mm<br>S:1mm、W:44mm            | 形状      | 11U                      |
| 重量                                                                                                                      | 5.81kg                                    | 材質      | 鋳鉄(FC200以上)<br>塗装:NBKブルー |
| 適合Vベルト                                                                                                                  | B・BX(一般用)<br>5V・5VX(細幅Vベルト)<br>SPB(SPベルト) | 慣性モーメント | 0.0267kg・m <sup>2</sup>  |
| 2本溝                                                                                                                     |                                           |         |                          |
| <イソメックブッシングシステムを採用しています><br>シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。<br>また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。    |                                           |         |                          |
| <一般用Vプーリーが使用できます><br>一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能!                                                      |                                           |         |                          |
| <国際規格のVプーリー><br>イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。 |                                           |         |                          |
| <高いバランス精度を保証します><br>外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、balancingマシンによ                                |                                           |         |                          |

りバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F $\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.