

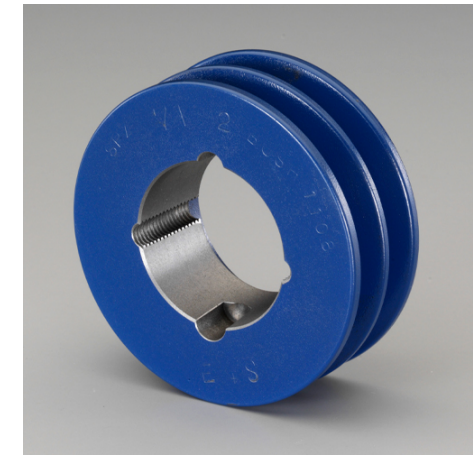


品番：EA968A-110




品名：185mm [2本構]Vプーリー(B)

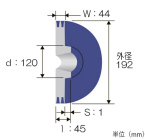

販売価格	19,400円(税抜)／ 21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1270ページ		

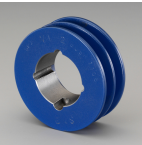

型番	質量(kg)	外径(mm)	軸径(mm)	軸間距離(mm)	軸径公差(mm)
185mm (11U)	6.25	192	120	45	±0.01
185mm (5V・5VX)	6.25	192	120	45	±0.01
185mm (SPB)	6.25	192	120	45	±0.01

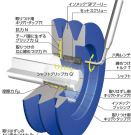  



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB185-2
データム径	185mm	外径	192mm
サイズ	d:120mm、l:45mm S:1mm、W:44mm	形状	11U
重量	6.25kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.0301kg・㎡
2本溝			
<イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。			
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能！			
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。			
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、balancingマシンによる			

りバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F μ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.