



品番：EA968A-141

品名：125mm [3本溝]Vプーリー(B)

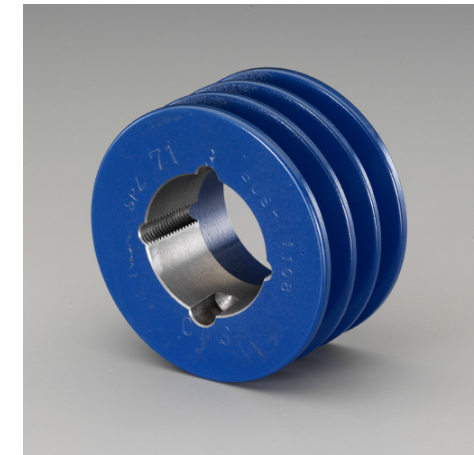

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,730円(税抜)／10,703円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 9,730円(税抜)／10,703円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/01 06:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

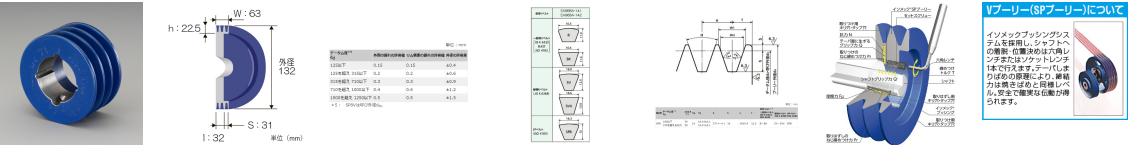

仕様

|                                                                                                                                           |                                           |         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|
| メーカー                                                                                                                                      | 鍋屋バイテック(NBK)                              | 型番      | SPB125-3                 |
| データム径                                                                                                                                     | 125mm                                     | 外径      | 132mm                    |
| サイズ                                                                                                                                       | l:32mm、S:31mm<br>W:63mm、h:22.5mm          | 形状      | 41UR                     |
| 重量                                                                                                                                        | 2.66kg                                    | 材質      | 鋳鉄(FC200以上)<br>塗装:NBKブルー |
| 適合Vベルト                                                                                                                                    | B・BX(一般用)<br>5V・5VX(細幅Vベルト)<br>SPB(SPベルト) | 慣性モーメント | 0.0289kg・㎡               |
| 3本溝                                                                                                                                       |                                           |         |                          |
| <p>&lt;イソメックブッシングシステムを採用しています&gt;</p> <p>シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。</p> <p>また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。</p> |                                           |         |                          |
| <p>&lt;一般用Vプーリーが使用できます&gt;</p> <p>一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能!</p>                                                       |                                           |         |                          |
| <p>&lt;国際規格のVプーリー&gt;</p> <p>イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。</p>  |                                           |         |                          |
| <p>&lt;高いバランス精度を保証します&gt;</p> <p>外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、balancingマシンによる</p>                                |                                           |         |                          |

りバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F $\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.