

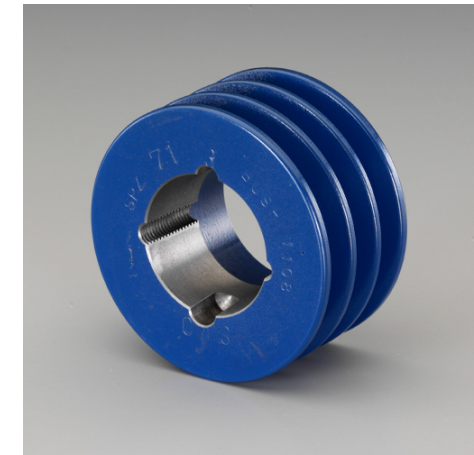


品番：EA968A-145




品名：150mm [3本構]Vプーリー(B)

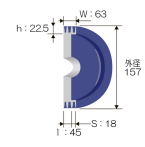

販売価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

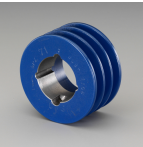

型番	外径	溝幅	溝深	溝間	溝底	溝口	溝底	溝口	溝底	溝口
EA968A-145	157	63	22.5	45	18	157	63	22.5	45	18

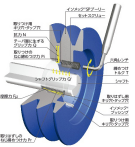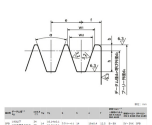 

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB150-3
データム径	150mm	外径	157mm
サイズ	I: 45mm, S: 18mm W: 63mm, h: 22.5mm	形状	41U
重量	4.11 kg	材質	鋳鉄 (FC200以上) 塗装: NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.0148kg・m ²

3本溝
<イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能!
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、balancingマシンによ

りバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F μ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.