


品番：EA968A-152

品名：185mm [3本溝]Vプーリー(B)

	販売価格	22,600円(税抜)／24,860円(税込)		
	カタログ価格	22,600円(税抜)／24,860円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

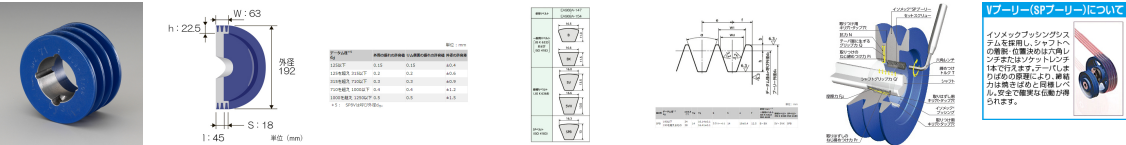

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB185-3
データム径	185mm	外径	192mm
サイズ	l:45mm、S:18mm W:63mm、h:22.5mm	形状	41UR
重量	7.21 kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.0289kg・㎡

3本溝

<一般用Vプーリーが使用できます>
一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>
イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>
外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>
取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。この

とき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F μ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

<イソメックブッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.