



品番：EA968A-166

品名：315mm [3本溝]Vプーリー(B)

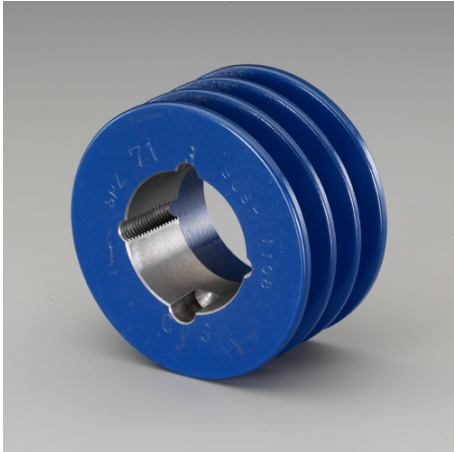

販売価格	42,000円 (税抜) / 46,200円 (税込)		
カタログ価格	42,000円 (税抜) / 46,200円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 06:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

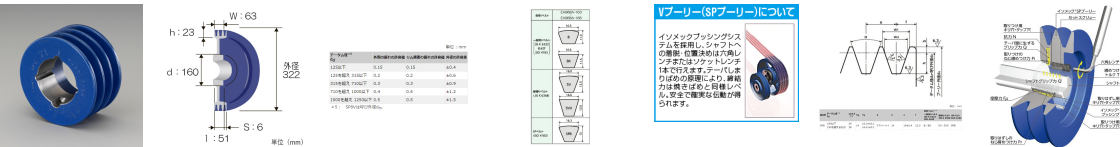

仕様

メーカー	鍋屋バイテック (NBK)	型番	SPB315-3
材質	鋳鉄 (FC200以上) 塗装: NBKブルー	形状	50U
データム径	315mm	外径	322mm
サイズ	d: 160mm、l: 51mm S: 6mm、W: 63mm h: 23mm	重量	13.9kg
適合Vベルト	B・BX (一般用) 5V・5VX (細幅Vベルト) SPB (SPベルト)	慣性モーメント	0.197kg・m ²

3本溝

<イソメックブッシングシステムを採用しています>
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>
一般用Vベルト (B・BX)、細幅Vベルト (5V・5VX)、SPベルト (SPB) が使用可能！

<国際規格のVプーリー>
イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.