



品番：EA968A-21

品名：75mm [2本溝]Vプーリー(A,AX)

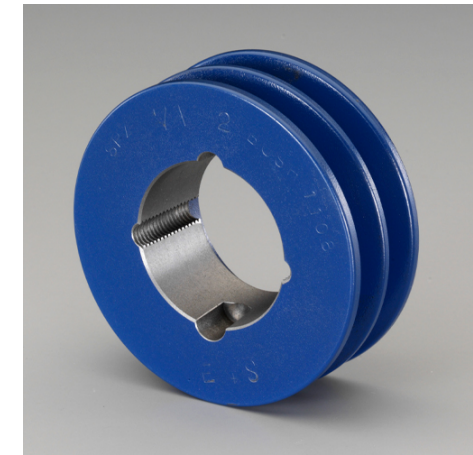

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,700円(税抜)／5,170円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,700円(税抜)／5,170円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/14 22:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

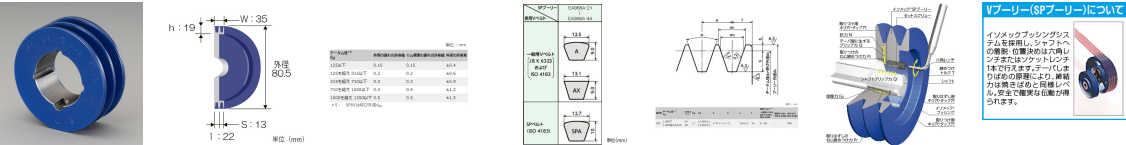

仕様

|                                                                                                                         |                                |         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------|
| メーカー                                                                                                                    | 鍋屋バイテック(NBK)                   | 型番      | SPA75-2                   |
| データム径                                                                                                                   | 75mm                           | 外径      | 80.5mm                    |
| サイズ                                                                                                                     | I:22mm、S:13mm<br>W:35mm、h:19mm | 形状      | 41UR                      |
| 重量                                                                                                                      | 0.63kg                         | 材質      | 鋳鉄(FC200以上)<br>塗装:NBKブルー  |
| 適合Vベルト                                                                                                                  | A・AX(一般用)<br>SPA(SPベルト)        | 慣性モーメント | 0.000553kg・m <sup>2</sup> |
| 2本溝                                                                                                                     |                                |         |                           |
| <イソメックブッシングシステムを採用しています><br>シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。<br>また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。    |                                |         |                           |
| <一般用Vプーリーが使用できます><br>一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!                                                                     |                                |         |                           |
| <国際規格のVプーリー><br>イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。 |                                |         |                           |
| <高いバランス精度を保証します><br>外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。                    |                                |         |                           |

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク $T$ は、ねじ締めつけ力 $P_i$ として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 $Q$ を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 $Q$ はねじ締めつけ力 $P_i$ の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 $Q$ として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 $P_r$ を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.