



品番：EA968A-39




品名：180mm [2本溝]Vプーリー(A,AX)

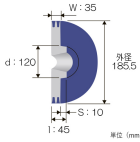

販売価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 22:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

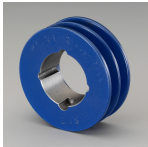

型番	外径 (mm)	溝間径 (mm)	溝深 (mm)	溝底径 (mm)	溝底角 (°)	溝底形状
180A	185.5	120.0	10.0	90.0	30.0	一般用
180AX	185.5	120.0	10.0	90.0	30.0	一般用
180SPA	185.5	120.0	10.0	90.0	30.0	SPベルト用

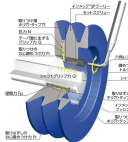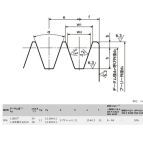 

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA180-2
データ径	180mm	外径	185.5mm
サイズ	d:120mm、l:45mm S:10mm、W:35mm	形状	11U
重量	5.21kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.0235kg・m ²

2本溝

<イソメックブッシングシステムを採用しています>
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>
一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>
イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>
外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.