



品番：EA968A-40

品名：200mm [2本構]Vプーリー(A,AX)

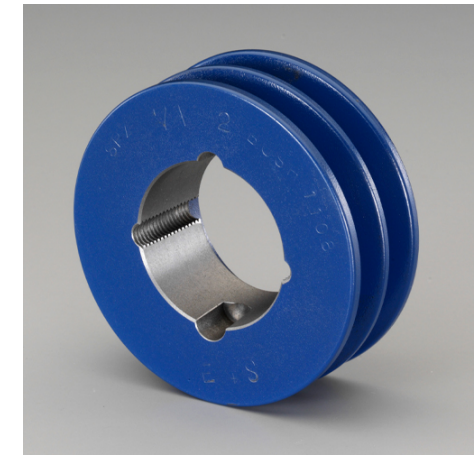

販売価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 11:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

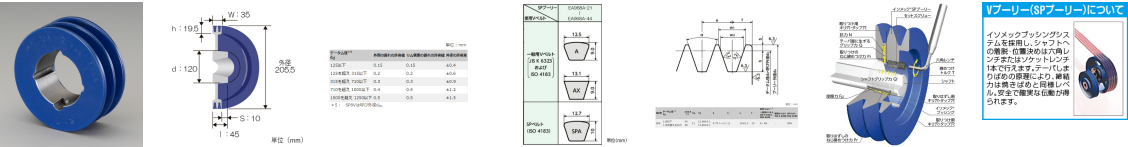

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA200-2
データム径	200mm	外径	205.5mm
サイズ	d:120mm、l:45mm S:10mm、W:35mm h:19.5mm	形状	10U
重量	4.6kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.00250kg・m ²

2本溝
<イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、balancingマシンによる

りバランス調整を行っています。

<取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取り付けの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F μ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.