



品番：EA968A-6




品名：100mm [1本構]Vプーリー(A,AX)

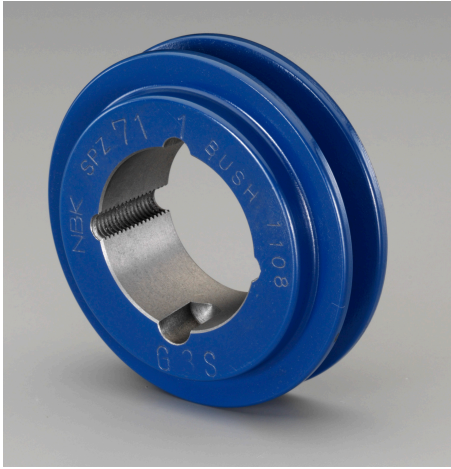

販売価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
カタログ価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 10:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

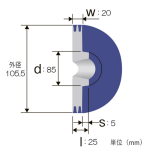

型番	質量(kg)	慣性モーメント(kg・m <sup>2</sup> )
EA968A-6	0.81	0.00126
EA968A-7	0.8	0.00126
EA968A-8	0.8	0.00126
EA968A-9	0.8	0.00126
EA968A-10	0.8	0.00126
EA968A-11	0.8	0.00126
EA968A-12	0.8	0.00126

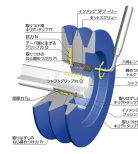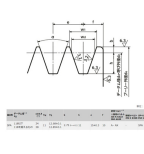 

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA100-1
データ径	100mm	外径	105.5mm
サイズ	d:85mm、l:25mm S:5mm、W:20mm	形状	11U
重量	0.81kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.00126kg・m <sup>2</sup>

1本溝

<イソメックブッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>

一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取り付けの際、六角レンチの締めつけトルク $T$ は、ねじ締めつけ力 $P_i$ として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 $Q$ を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 $Q$ はねじ締めつけ力 $P_i$ の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 $Q$ として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 $P_r$ を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.