

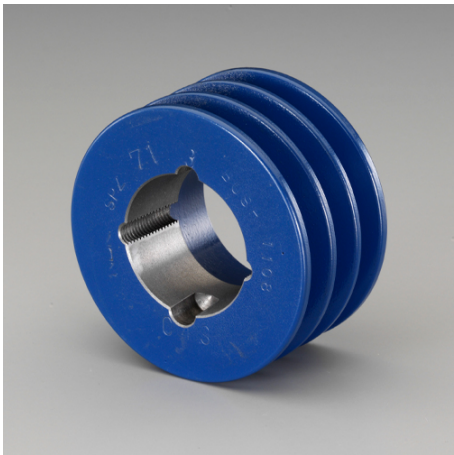


品番：EA968A-60




品名：118mm [3本溝]Vプーリー(A,AX)

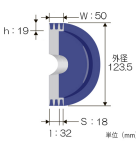

販売価格	9,180円(税抜)／10,098円(税込)		
カタログ価格	9,180円(税抜)／10,098円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/29 08:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

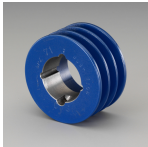

型番	外径 (mm)	溝間径 (mm)	溝深 (mm)	溝底径 (mm)
118A (A)	123.5	95.0	14.0	67.0
118AX (AX)	123.5	95.0	14.0	67.0
118S (S)	123.5	95.0	14.0	67.0
118I (I)	123.5	95.0	14.0	67.0

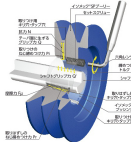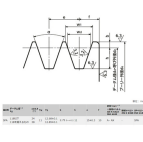 

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA118-3
データム径	118mm	外径	123.5mm
サイズ	I:32mm, S:18mm W:50mm, h:19mm	形状	41UR
重量	1.93kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.00443kg・m ²

3本溝

<イソメックブッシングシステムを採用しています>
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>
一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>
イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>
外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.