


品番：EA968AE-2

品名：[132S] モーターベース

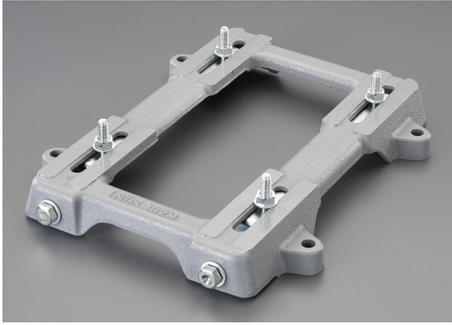

販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 09:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1218ページ		



### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MBA-132S
わく番号	132S	サイズ	E:216mm, F:140mm BM:357mm, BN:270mm
材質	本体: 鋳鉄 スライドピース: SS400(三価クロメート処理) ボルト: スチール(三価クロメート処理)	重量	4.5kg
対応メーカー	・三菱電機株式会社 ・東芝産業機器システム株式会社 ・株式会社日立産機システム ・富士電機株式会社 ・株式会社安川電機/安川モートル株式会社	適用モーター出力(全閉型)	2極: 5.5kW, 7.5kW 4極: 5.5kW 6極: 3.7kW 8極: 2.2kW

引張用・調節用の各ボルトを操作することで、ベルトに張力を付与します。

#### <調節が簡単>

1方向からの操作で、ベルトの張力付与・除荷作業が可能。  
狭い操作側からの作業が不要。  
モーターの傾きや移動量が分かる目盛り付き

#### <モーターの設置が簡単>

固定用ボルトが本体から突き出しているため、モーター設置の際、モーターベースの固定用ボルトとモーターの取付け穴の位置合わせが容易

#### <コンパクト>

調整時に使用する各ボルトは本体に収納されるため、飛び出しません。  
コンパクトで安全な構造。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.