


品番 : EA968AE-4

品名 : [160M] モーターベース

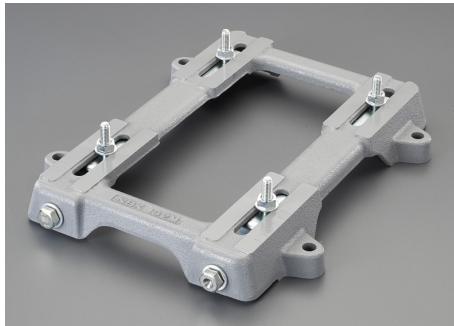

販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1218ページ		



## 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MBA-160M
わく番号	160M	サイズ	E:254mm、F:210mm BM:420mm、BN:370mm
材質	本体:鋳鉄 スライドピース:SS400(三価クロメート処理) ボルト:スチール(三価クロメート処理)	重量	5.8kg
対応モーターメーカー	・三菱電機株式会社 ・東芝産業機器システム株式会社 ・株式会社日立産機システム ・富士電機株式会社 ・株式会社安川電機/安川モートル株式会社	適用モーター出力(全閉型)	4極:11kW 6極:7.5kW 8極:5.5kW

### <コンパクト>

調整時に使用する各ボルトは本体に収納されるため、飛び出しません。  
コンパクトで安全な構造。

引張用・調節用の各ボルトを操作することで、ベルトに張力を付与します。

### <調節が簡単>

1方向からの操作で、ベルトの張力付与・除荷作業が可能。  
狭い操作側からの作業が不要。  
モーターの傾きや移動量が分かる目盛り付き

### <モーターの設置が簡単>

固定用ボルトが本体から突き出しているため、モーター設置の際、モーターベースの固定用ボルトとモーターの取付け穴の位置合わせが容易

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.